


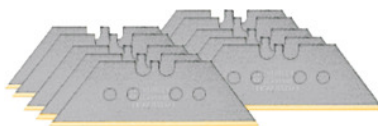

Reservklingsats, 10 delarm trapetsform bimetall, TiN, antal: 10



Beställningsdata

Ordernummer	844730 10
GTIN	2050002011762
Artikelklass	86E

Beskrivning

Utförande:

Brottsäkert **bimetallblad**. Förstklassigt verktygsstål som basskikt med TiN-belagt HSS-skär – upp till fem gånger längre livslängd jämfört med trapetsklingor av standardtyp.

Fördel:

Mindre skaderisk och bättre åtkomst för speciella snitt i trånga utrymmen.

Passar till:

Universalkniv nr 84 4700 – 84 4850, 84 4890 och 84 4895.

Teknisk beskrivning

antal blad	10
klingtjocklek	0,65 mm
Klingform	trapets
klinglängd	59,5 mm
klingbredd	18,7 mm
Beläggning	TiN
Produktslag	Klinga