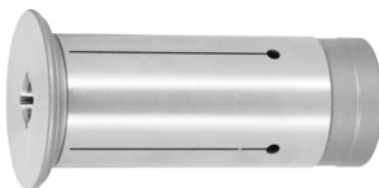


Garant**Slitsad reducerhylsa med kylning, Ø 20 mm, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302155 12 |
| GTIN | 4045197732699 |
| Artikelklass | 31G |

Beskrivning**Utförande:****Med kylkanalspår.****Användningsdata:**

- För borrar, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
- För reducering av spänn-Ø.
- Kast $\pm 5 \mu\text{m}$ (systemnoggrannhet vid $3 \times d$).
- Kast $\pm 2 \mu\text{m}$ (för reduceringshylsa).
- Högre spännkrafter än vid direktinspanning.

Passar till:Hydro Dehn-spännchuck **med spänn diameter 20 mm.****Teknisk beskrivning**

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ø D | 20 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 12 mm |
| Produktnamnsattribut | Ø 20 mm |
| Rundgångsnoggrannhet system | 5 μm |
| Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring |

