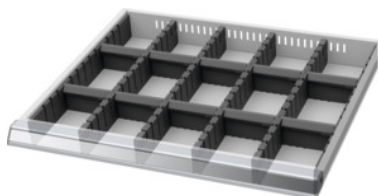


Garant GRIDLINE

**Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler, 20×16G, Utdragslådans fronthöjd / typ: 75/1****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 950220 75/1   |
| GTIN         | 4062406193232 |
| Artikelklass | 9GB           |

**Beskrivning****Utförande:**

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna. Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×16G.

**Passar till:**

Utdragslådor 20×16G.

**Innehåll:**

Kantlistsats nr 951560: 1 st storlek 75  
Slitsade skiljeväggar nr 951510: 4 st storlek 75  
Insticksskiljevägg nr 951741: 10 st storlek 75

**Teknisk beskrivning**

|   |        |
|---|--------|
| passar till lådor med fronthöjd                   | 75 mm  |
| Lådornas effektiva yta i G                        | 20×16  |
| passar till lådor med effektivt djup              | 400 mm |
| passar till lådor med effektiv bredd              | 500 mm |
| höjd  | 50 mm  |
| passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 16     |
| passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 20     |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| vikt                 | 0,768 kg                   |
| Produktnamnsattribut | 20×16G                     |
| Produktslag          | Skiljevæg till utdragslåda |

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Slitsade kantlister, set 2 delarDjup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm | 951560 75 |
| Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm            | 951510 75 |
| Insticksskiljeväggar,bredd 4G passar lådor med fronthöjd 75 mm            | 951741 75 |