


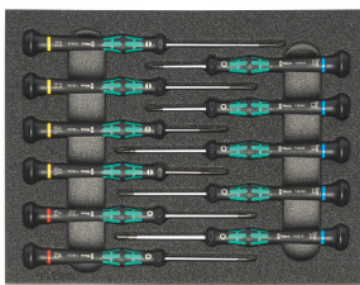

Mikro-skruvmejselsats, Antal verktyg: 11



Beställningsdata

Ordernummer	953396 11
GTIN	2050002004184
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953396: 1 st.

WERA 6-kants elektronikmejsel nr 627470; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: 1 st vard.

WERA elektronikskruvdragare för spår nr 664600 storlek 1,2; 1,5; 2; 2,5: 1 st vard.

WERA elektronikmejsel för Phillips nr 668800 strl 00; 0: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

antal verktyg	11
djup i G	10
Bredd	200 mm
Djup	250 mm
bredd i G	8
Antal verktyg	11

vikt	0,193 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×10
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Elektronikmejsel för PhillipsKraftform Micro krysspårstorlek 00	668800 00
Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 1,3 mm	627470 1,3
Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 2 mm	627470 2
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953396	952001 953396
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro mejselbredd b 2 mm	664600 2
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro mejselbredd b 2,5 mm	664600 2,5
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro mejselbredd b 1,5 mm	664600 1,5
Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 1,5 mm	627470 1,5
Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 0,9 mm	627470 0,9
Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 2,5 mm	627470 2,5
Elektronikmejsel för PhillipsKraftform Micro krysspårstorlek 0	668800 0
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro mejselbredd b 1,2 mm	664600 1,2