




Pitbull spännklämma kniv, gängaM: M10

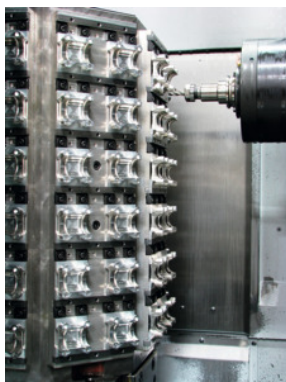

Beställningsdata

Ordernummer	370025 M10
GTIN	4046368563708
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Klämstycke inklusive insexskruv DIN912 med oljebeständig O-ring.
- Säker, precis fastspänning.
- Små yttermått, därigenom få störande kanter.

Knivklämkant för råämnen.

Användningsdata:

Perfekt för multipeluppsspänning.

Teknisk beskrivning

H ₁	11,4 mm
Material	Stål
H	18,03 mm
B _{H9}	25,4 mm
Spännkraft	26 kN
Klämväg	1,7 mm

Klämbredd	25,4 mm
gängaM	M10
B ₁	10,2 mm
Höjd H ₂	6,3 mm
max. åtdragningsmoment	40 Nm
Produktslag	Spännsystem för anordningar