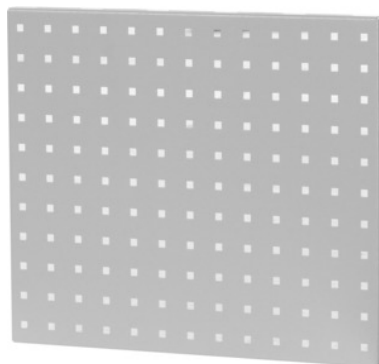


Garant GRIDLINE

Perforerad ESD-panel för svängarm, Typ: 1**Beställningsdata**

Ordernummer	972144 1
GTIN	4062406167530
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Av robust kantad stålplåt. Kan lutas upp till 45°. Monteras i stolpens undre eller övre tredjedel.

Passar till :

För montering på svängarm nr 972140.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

höjd: 420 mm

Bredd: 481 mm

Teknisk beskrivning

Bredd	481 mm
höjd	420 mm
Perforerad panel utförande	Enkelsidig
Materialtjocklek	1 mm

Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Perforerad panel