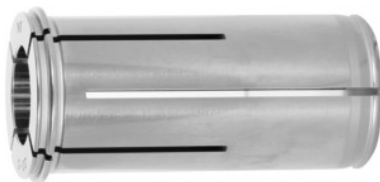


 NT TOOL**Spännhylsa för kraftspännchuck, Ø 20 mm, nom. spänn-Ø d: 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309577 12 |
| GTIN | 2050001852175 |
| Artikelklass | 33K |

Beskrivning**Utförande:**

Cylindrisk spännhylsa resp. reducerhylsa.

För **NT** kraftspännchuckar nr 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538. **Tätat system och därmed lämpligt för invändig kylmedelstillförsel.**

Köldmediespår på insidan av hålet, vilket gör den lämpad för perifer kylning.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|----------------------------|
| totallängd L | 60 mm |
| nom. spänn-Ø d | 12 mm |
| Tångdiameter D | 20 mm |
| Produktnamnsattribut | Ø 20 mm |
| Produktslag | Kraftspännchuck, tillbehör |