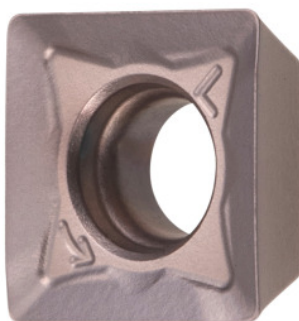


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB8630, Typ: INOX****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 214935 INOX   |
| GTIN         | 4045197747860 |
| Artikelklass | 21A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.

**OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Typ                    | INOX             |
| Matning $f_z$ per tand | 0,15 mm          |
| Hörnradie              | 0,4 mm           |
| skärtjocklek E         | 3,6 mm           |
| ISO-kod vändskär       | SOMT 083604 PDER |
| Sort                   | HB8630           |
| Skärmaterial           | VHM              |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Antal byten/skär | 4                     |
| Produktlag       | Vändskär för fräsning |

## Användardata

|                              | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 150 m/min      | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 120 m/min      | M       |
| vått maximal                 | mindre lämplig |                |         |
| torrt                        | lämplig        |                |         |