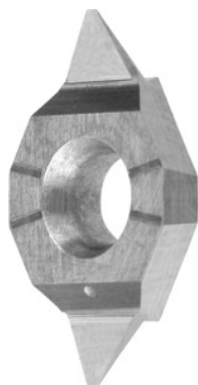


**Garant****Vändskär för gravering, HU7805, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	217215 ALU
GTIN	4045197762153
Artikelklass	21Y

**Beskrivning**

Vändskär för gravering ALU Matning f: 0,005 - 0,03 mm

**Teknisk beskrivning**

Typ	ALU
Matning f	0,005 - 0,03 mm
Skärmaterial	VHM
Sort	HU7805
Spetsvinkel	60 grad
Hörnradi $R_1$	0,08 mm
Klacklängd b	0,4 mm
$t_{max}$	2 mm
$W_{max}$	2,71 mm
Produktslag	Vändskär för gravering

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	180 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	100 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		