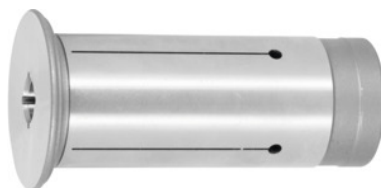


**Garant****Slitsad reducerhylsa med kylning, Ø 32 mm, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302175 10
GTIN	4045197763266
Artikelklass	31G

**Beskrivning****Utförande:****Med kylkanalspår.****Användningsdata:**

- För borrar, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
- För reducering av spänn-Ø.
- Kast  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systemnoggrannhet vid  $3 \times d$ ).
- Kast  $\pm 2 \mu\text{m}$  (för reduceringshylsa).
- Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

**Passar till:**Hydro Dehn-spännchuck **med spänn diameter 32 mm.****Teknisk beskrivning**

Ø D	32 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	10 mm
totallängd L	63,5 mm
Produktnamnsattribut	Ø 32 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 $\mu\text{m}$
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

