


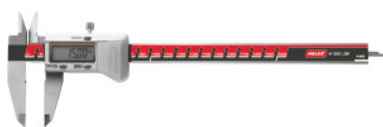

## Digitalt skjutmått ABS, mätområde: 200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	412821 200
GTIN	4045197770257
Artikelklass	42A

### Beskrivning

#### Utförande:

Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade. Digitalt skjutmått med **absolutskala**, ingen nollställning behövs. Elektroniken stängs av automatiskt efter cirka 5 minuter och startas enkelt genom att den skjuts fram.

- **Mycket hög noggrannhet tack vare glasskala.**
- **Elektroniken är frikopplad från kåpan och monterad direkt på skjutdelen. Mätkraften överförs direkt till mätskänklarna. På så sätt blir skjutmättet mindre felkänsligt och dess användningstid förlängs.**
- **Med robust metallkåpa.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081560 typ CR2032.

### Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 200 mm
Automatisk frångkoppling	ja
skänkellängd	50 mm
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
avläsning	0,0005 tum
material hus	metall
Norm	ISO 13385
avläsning	0,01 mm

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Djupmått finns	ja
Kalibrering	A1
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Skruv till djupmåtthållare	412230
Skruv till djupmåtthållare	412236