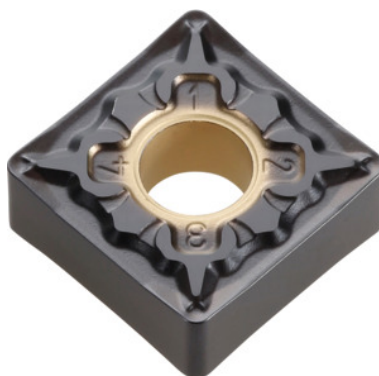


Garant**SNMG 120404, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251142 HB7010-1
GTIN	4045197780010
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
spån-brytare	SS
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7010-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120404

Antal byten/skär

8

Produktslag

Vändskär för svarvning