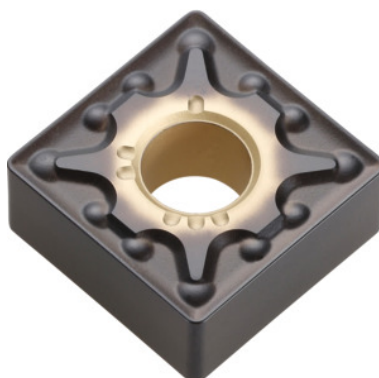


Garant**SNMG 120408, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251224 HB7010-1
GTIN	4045197780041
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Sort	HB7010-1
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
spån-brytare	SM
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408

Antal byten/skär	8
Produktlag	Vändskär för svarvning