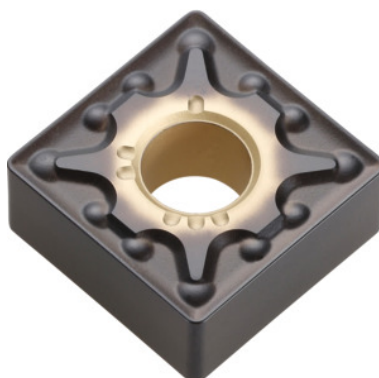


Garant**SNMG 150608, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 251230 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780065 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

SNMG 150608 HB7010-1 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7010-1
spån-brytare: SM
Skärdjup a_p : 0,5 - 6 mm
Matning f : 0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Sort | HB7010-1 |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 6 mm |
| spån-brytare | SM |
| Primäranvändning | P |
| Matning f | 0,15 - 0,5 mm/v |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Skärhastighet v_c primär användning | 120 - 440 m/min |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | SNMG 150608 |
| Antal byten/skär | 8 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |