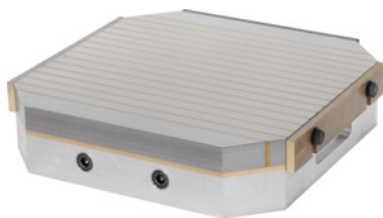


**Garant****Permanentmagnet, tvärpoldelning, längd L: 320mm****Beställningsdata**

Ordernummer	380040 320
GTIN	4045197781772
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

- Aluminiumhölje, för påbyggnad eller montering.
- Stopplister på tre sidor.
- 2 kopplingsställen.
- Infräst grepplist.
- Inklusive 4 ZeroClamp-hål stickmått 200.
- Lameller av 3 mm mässing / 12 mm stål.

2 kopplingspunkter för två magnetfält;

Vid stora arbetsstycken som ska spännas över hela magnetfältet måste båda spännpunkterna vara inkopplade.

**Fördel:**

Fastspänning av två arbetsstycken på en pall och delbeläggning är möjlig (genom 2 kopplingspunkter).

**Användningsdata:**

För fastspänning av medelstora och stora arbetsstycken vid slipning, fräsning och gnistning.

**leveransinnehåll:**

Sexkantnyckel.

**OBS!:**

Passande GARANT ZeroClamp spännbult 360025 18M16 resp. 18M16/138.

Fastsättning av pallen sker via ZeroClam-spännbulterna eller med spännkonsoler via den infrästa spännspåren direkt på maskinbordet.

**Teknisk beskrivning**

magnetfälthöjd	6 mm
nominell vidhäftningskraft	130 N/cm <sup>2</sup>
Polplattlängd	320 mm
vikt	38 kg
polplattans slipmån	6 mm
dim D	258 mm
bredd B	320 mm
höjd H	68,5 mm
Produktslag	Magnetspännplatta