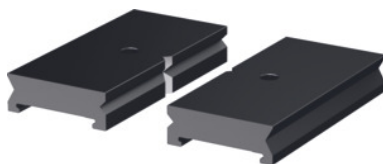


Garant**Prismatiskt backpar, För typ: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	360148 120
GTIN	4045197801920
Artikelklass	310

Beskrivning**Material:**

Korttidsnitrerat härdat verktygsstål.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruv.

Spännvidd B-A: 3,6 - 25 mm

Monteringshöjd C: 57 mm

D: 15 mm

Spänn-Ø 90°: 8 - 22 mm

Spänn-Ø 120°: 8 - 26 mm

Teknisk beskrivning

Monteringshöjd C	57 mm
D	15 mm
Spänn-Ø 90°	8 - 22 mm
Spänn-Ø 120°	8 - 26 mm
Spännvidd B-A	3,6 - 25 mm
Produktslag	Skruvstycke, back

