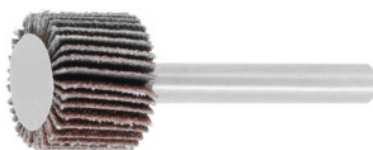


**HOLEX****Lamellslipstift (A), Korn 240, Huvud-Ø×huvudbredd: 20X10mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 554500 20X10  |
| GTIN         | 4045197803467 |
| Artikelklass | 52E           |

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.

Slipdukslameller belagda med **normalkorund (A)**.

**Användningsdata:**

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

**Teknisk beskrivning**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Skaft-Ø                | 3 mm                    |
| rekommenderat varvtal  | 20000 min <sup>-1</sup> |
| huvudbredd             | 10 mm                   |
| Huvud-Ø                | 20 mm                   |
| Kornstorlek            | 240                     |
| maximalt varvtal:      | 28000 min <sup>-1</sup> |
| Slipmedel              | Korundslipkorn (A)      |
| Slipmedlets beteckning | A                       |
| Produktnamnsattribut   | Korn 240                |
| Produktslag            | Lamellslipstift         |

**Användardata**

|                                  | <b>Lämplighet</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kod</b> |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg                           | lämplig           |                      |                |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>     | lämplig           |                      |                |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>    | mindre lämplig    |                      |                |
| Stål < 55 HRC                    | lämplig           |                      |                |
| Stål < 60 HRC                    | mindre lämplig    |                      |                |
| GG(G)                            | mindre lämplig    |                      |                |
| CuZn                             | lämplig           |                      |                |
| Plast, glasfiberarmerad<br>plast | lämplig           |                      |                |
| Trä                              | lämplig           |                      |                |
| torrt                            | lämplig           |                      |                |