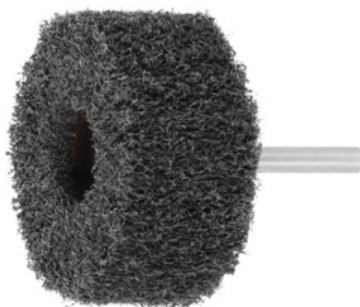


**HOLEX****Lamellslipstift Slipnylon (SiC), grov, Huvud-Ø × huvudbredd: 80X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554971 80X50
GTIN	4045197803979
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. Skaft-Ø 6 mm.

De vassa kiselkarbidkoren (SiC) säkerställer en aggressiv slipning och en **lätt glansig finish**.

**Användningsdata:**

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.

**Teknisk beskrivning**

Huvud-Ø	80 mm
rekommenderat varvtal	4000 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	6 mm
maximalt varvtal:	7000 min <sup>-1</sup>
huvudbredd	50 mm
Slipmedel	Kiselkarbid
Slipmedlets beteckning	SiC
Motsvarande kornstorlek	100

finhetsgrad	grov
Produktnamnsattribut	grov
Produktslag	Lamellslipstift

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		