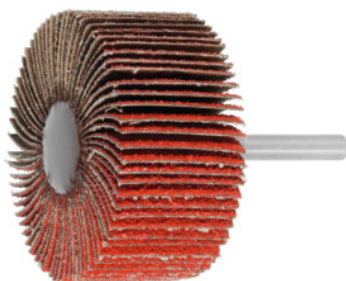


**Garant****Lamellslipstift (CER), Korn 60, Huvud-Ø × huvudbredd: 60X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554150 60X30
GTIN	4045197803818
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.

Slipdukar beströdda med **keramikkorn (CER)**.

**Användningsdata:**

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

**Teknisk beskrivning**

Huvud-Ø	60 mm
Skaft-Ø	6 mm
rekommenderat varvtal	8000 min <sup>-1</sup>
huvudbredd	30 mm
maximalt varvtal:	12700 min <sup>-1</sup>
Kornstorlek	60
Slipmedel	Keramikkorn (CER)

Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktnamnsattribut	Korn 60
Produktslag	Lamellslipstift

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		