


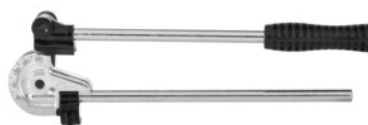

## Rörbockare för kopparrör, för rörytter-Ø: 12mm



### Beställningsdata

Ordernummer	821310 12
GTIN	4062406237554
Artikelklass	82A

### Beskrivning

#### Utförande:

Bockningsvinkel upp till 180° med minsta möjliga radie utan att röret deformeras.

Bockningssegment med gradinställning.

Lätt utförande för arbete som inte tröttar. Halksäkert handtag.

#### Användningsdata:

För bockning av mjuka kopparrör. Eftersom verktyget även kan placeras mitt på röret kan motböjar i alla riktningar skapas utan övergångar eller mellanrum.

### Teknisk beskrivning

centrumradie	36 mm
för rörytter-Ø	12 mm
maximal bockningsvinkel	180 grad
Produktslag	Bockningsapparat