


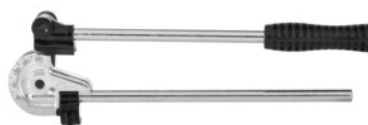

## Rörbockare för kopparrör, för rörytter-Ø: 14mm



### Beställningsdata

Ordernummer	821310 14
GTIN	4062406237561
Artikelklass	82A

### Beskrivning

#### Utförande:

Bockningsvinkel upp till 180° med minsta möjliga radie utan att röret deformeras.

Bockningssegment med gradinställning.

Lätt utförande för arbete som inte trötter. Halksäkert handtag.

#### Användningsdata:

För bockning av mjuka kopparrör. Eftersom verktyget även kan placeras mitt på röret kan motböjar i alla riktningar skapas utan övergångar eller mellanrum.

### Teknisk beskrivning

för rörytter-Ø	14 mm
centrumradie	47 mm
maximal bockningsvinkel	180 grad
Produktslag	Bockningsapparat