


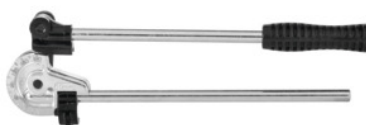

Rörbockare för kopparrör, för rörytter-Ø: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	821310 8
GTIN	4062406237530
Artikelklass	82A

Beskrivning

Utförande:

Bockningsvinkel upp till 180° med minsta möjliga radie utan att röret deformeras.

Bockningssegment med gradinställning.

Lätt utförande för arbete som inte tröttar. Halsäkert handtag.

Användningsdata:

För bockning av mjuka kopparrör. Eftersom verktyget även kan placeras mitt på röret kan motböjar i alla riktningar skapas utan övergångar eller mellanrum.

Teknisk beskrivning

för rörytter-Ø	8 mm
centrumradie	24 mm
maximal bockningsvinkel	180 grad
Produktslag	Bockningsapparat