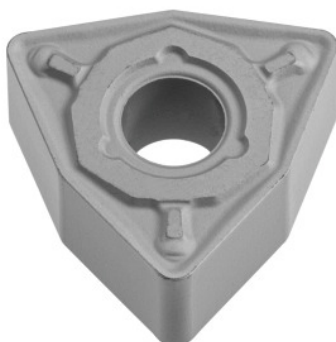


**WNMG 080404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	252094 HBT020
GTIN	4062406256845
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	6
Sort	HBT020
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Beläggning	TiCN
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,8 - 5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 280 m/min
spån-brytare	PM
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,45 mm/v

Tilldelning huggning/skrubb

Grovbearbetning till finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning