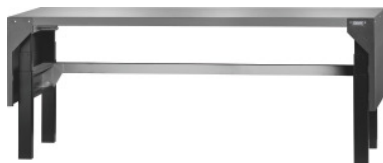


Garant**Elektriskt höjdbar arbetsplats Bärförmåga högst 250 / 200 kg Eluplanskiva mörk, Typ: 2000/S****Beställningsdata**

Ordernummer	920301 2000/S
GTIN	4062406261665
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Stomme med lyftenhet och tvärstagningar för stabilisering på sidorna och baktill. 50 mm tjock skiva av mörk Eluplan. Arbetsbord **med** glidplåtar, uppställning i rad möjlig.

Lackering:

Höjdbar fötter svarta, tvärstagningar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

Rekommendation:

Lätta monteringsarbeten i sittande och stående ställning.

OBS!:

På grund av den största bärförmågan bör enbart åkbara hurtsar användas. Undvik att montera hurtsar under arbetskvivan. Med fler påbyggnadsdelar minskas bärförmågan i motsvarande mån. Levereras komplett monterad.

Teknisk beskrivning

lyfthastighet	38 mm/s
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Djup	750 mm
Höjdställningsområde (arbetskvivans överkant) från – till	720 - 1200 mm
vikt	119 kg
arbetskiva längd	2000 mm

ComfortClose	nej
Arbetskiva (djup)	750 mm
maximal bärförmåga	200 kg
Bredd	2000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	200 kg
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Materialtjocklek	1 mm
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Produktslag	Arbetsbord