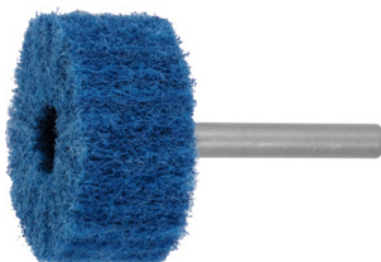


Garant**Lamellslipstift Nylonduk (ZA), fin, Huvud-Ø×huvudbredd: 20X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554908 20X15
GTIN	4062406272333
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. Skaft-Ø 6 mm.

Mycket motståndskraftig och finstrukturerad slipnylon med zirkoniumoxid (ZA). **Perfekt för bearbetning av rostfritt stål.**

Användningsdata:

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	20 mm
rekommenderat varvtal	10000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
maximalt varvtal:	14000 min ⁻¹
huvudbredd	15 mm
Slipmedlets beteckning	ZA
Motsvarande kornstorlek	280
finhetsgrad	fin

Produktnamnsattribut	fin
Produktslag	Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		