


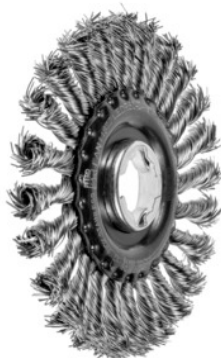

Rundborste X-LOCK, rostfri ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × håll-Ø d1 / gänga M: 125X-LOCKmm



Beställningsdata

Ordernummer	571251 125X-LOCK
GTIN	4007220118771
Artikelklass	55V

Beskrivning

Utförande:

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

Användningsdata:

Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert.

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

Med **X-LOCK** snabbspännsystem för snabbt borstbyte utan verktyg.

Teknisk beskrivning

antal flätor	24
Borst-Ø D ₁	125 mm
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borsttjocklek	0,5 mm
Borstlängd H ₁	28 mm

Borstbredd L ₁	12 mm
Serie	X-LOCK
Borstmaterial	INOX-tråd
Flätmönster	vänstervirad
Produktslag	Rundborste