


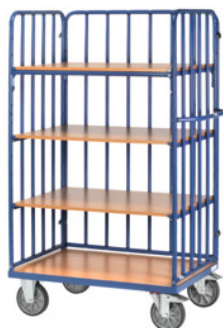

## Etagevagn med rörsträvor på 3 sidor och 4 lastytpr, Typ: 8313-1



### Beställningsdata

Ordernummer	919881 8313-1
GTIN	4017976831312
Artikelklass	96F

### Beskrivning

#### Utförande:

Svetsat stålrör och profilstål, gavelväggar med vertikala rörstänger på ett avstånd av 130 mm. En längsgående vägg med rörsträvor för upphängning. Plattformar av trämaterials-kivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta inläggshyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

#### OBS!:

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Höjdinställning i raster: 100 mm

höjd: 1800 mm

Bredd: 1369 mm

Djup: 830 mm

lastplanens bredd: 1200 mm

lastplanets djup: 800 mm

höjd lastplan 1: 269 mm

## Teknisk beskrivning

vikt	114 kg
bärförmåga totalt	600 kg
Ø hjul	200 mm
Bredd	1369 mm
höjd	1800 mm
höjd lastplan 2	669 mm
bärförmåga per hyllplan	90 kg
lastplanets djup	800 mm
höjd lastplan 1	269 mm
Djup	830 mm
höjd lastplan 3	1069 mm
höjd lastplan 4	1469 mm
lastplanens bredd	1200 mm
Höjdinställning i raster	100 mm
Produktslag	Etagevagn