


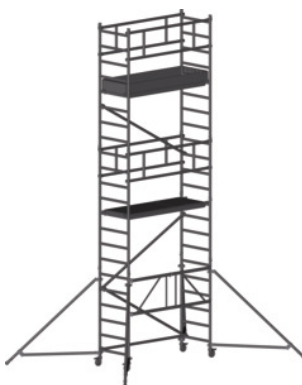

Hopfällbar byggnadsställning, standardutförande, plattformshöjd: 4550mm



Beställningsdata

Ordernummer	966311 4550
GTIN	4003866535156
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Hopfällbar ställning med enkel enhandsmanövrering av den fällbara ramen med robust spärrknapp: Sätt fast och lossa med ett enda klick. Patenterad kantlistenhet. Lättgående påstickutförande av hårdplast: Ingen stjälpning vid sammanförande av påsticksramarna. Ställningens bredd: 0,72 m; ställningens längd: 1,8 m. Inklusiv svängbara hjul med parkeringsbroms \varnothing 125 mm. Kan byggas ut till högst 7,65 m arbetshöjd.

Norm:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m²).

Teknisk beskrivning

vikt	111,2 kg
ställningshöjd	5,65 m
arbetshöjd ca.	6,55 m
Bärförmåga stegteknik	200 kg
Produktslag	ställning

