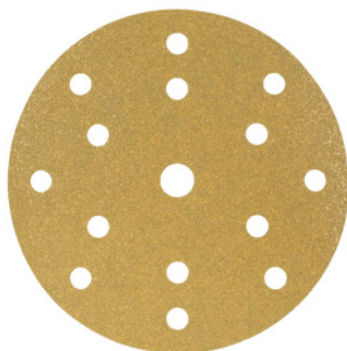


Garant**Sliprondell med kardborre (A) Hålanttal 15, Ø 150 mm, Kornstorlek: 240****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 567553 240 |
| GTIN | 4062406297657 |
| Artikelklass | 51M |

Beskrivning**Utförande:**

Sliprondeller med **pappersbas**. Dammavvisande beläggning förhindrar igensättning i för tid. Baksidan är täckt med velour.

Slipskiva med kardborreband och öppen spridning, korund (A). Lämpar sig idealiskt för material med hög igensättningstendens.

Användningsdata:

På **excenterslipmaskiner** med kardborrefäste, t.ex. nr 567990 (dammsug möjlig). Universell **allroundprodukt** för grov-, mellan- och finslipning av alla metall- och plastytor, lacksystem och trä.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|--------------------|
| Kornstorlek | 240 |
| skiv-Ø | 150 mm |
| Slipmedel | Korundslipkorn (A) |
| Slipmedlets beteckning | A |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| Produktnamnsattribut | Ø 150 mm |
| Antal uppsugningshål | 15 |
| Maskin | Excenterslip |
| maximal periferihastighet | 40 m/s |
| Produktslag | Slippappersrondell |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Lacker | lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |