


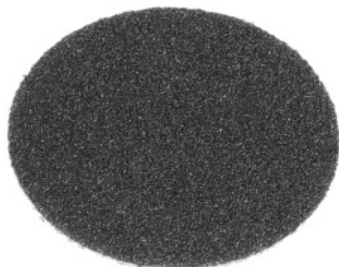

Slippapper med kardborrfäste (SiC) set, 100 delar, Ø 21 mm, Kornstorlek: 320



Beställningsdata

Ordernummer	553970 320
GTIN	4027497149148
Artikelklass	53L

Beskrivning

Utförande:

Baksidan av skivorna är täckt med velour och är självhäftande i kombination med gummisliprondell med kardborrband nr 553995. För snabbt skivbyte.

Användningsdata:

På mikroslipssystem. Maximal arbetshastighet, se gummisliprondell kardborre nr 553995.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	21 mm
Kornstorlek	320
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
Produktnamnsattribut	Ø 21 mm
fäste	Kardborr
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	lämplig		
torrt	lämplig		