


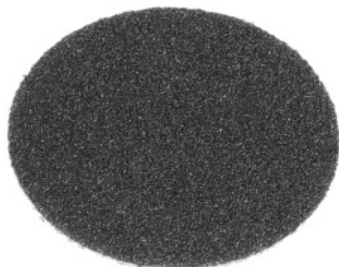

Slippapper med kardborrfäste (SiC) set, 100 delar, Ø 32 mm, Kornstorlek: 180



Beställningsdata

Ordernummer	553975 180
GTIN	4027497149384
Artikelklass	53L

Beskrivning

Utförande:

Baksidan av skivorna är täckt med velour och är självhäftande i kombination med **gummisliprondell med kardborrband** nr 553995. För snabbt skivbyte.

Användningsdata:

På mikroslipssystem. Maximal arbetshastighet, se gummisliprondell kardborre nr 553995.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	180
skiv-Ø	32 mm
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
Produktnamnsattribut	Ø 32 mm
fäste	Kardborr
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	lämplig		
torrt	lämplig		