




## Slippapper med kardborrfäste (SiC) set, 100 delar, Ø 32 mm, Kornstorlek: 220

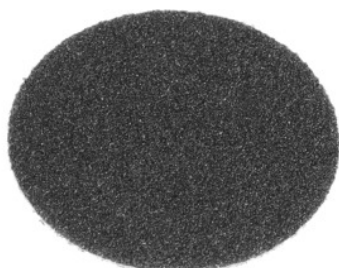

### Beställningsdata

Ordernummer	553975 220
GTIN	4027497149469
Artikelklass	53L

### Beskrivning

#### Utförande:

**Baksidan av skivorna är täckt med velour och är självhäftande** i kombination med **gummisliprondell med kardborrband** nr 553995. För snabbt skivbyte.

#### Användningsdata:

På mikroslipssystem. Maximal arbetshastighet, se gummisliprondell kardborre nr 553995.

### Teknisk beskrivning

Kornstorlek	220
skiv-Ø	32 mm
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
Produktnamnsattribut	Ø 32 mm
fäste	Kardborr
Produktslag	Slippappersrondell

### Användardata

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	lämplig		
torrt	lämplig		