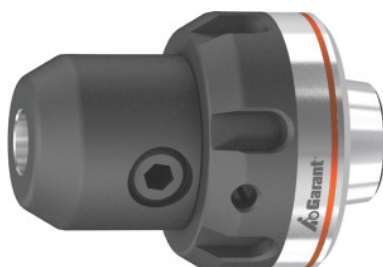


Garant**Snabbytesadapter, Weldon med utvändig mutter ER 25, spann-Ø: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319761 12
GTIN	4062406328702
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.
- Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.

Fördel:

Extremt lätmanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.

Multiflexibel användning:

- **Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.**
- **Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.**

Användningsdata:

För borrar- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.

Teknisk beskrivning

utkagningslängd A-mått	52,5 mm
Invändig	ja
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3
Utvändig-Ø D	41,7 mm
Produktslag	Snabbytesadapter

