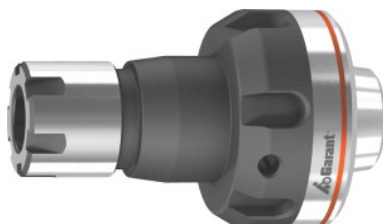


Garant**Snabbytesadapter ER,- Mini med utvändig mutter ER 25, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	319771 16
GTIN	4062406328924
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- **Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.**
- **Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.**

Fördel:

Extremt lätthanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.

Multiflexibel användning:

- **Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.**
- **Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.**

Användningsdata:

För borr- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Utvändig- \emptyset D: 41,7 mm

utkagningslängd A-mått: 61 mm

Teknisk beskrivning

utkagningslängd A-mått	61 mm
Invändig	ja
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3

Utvändig-Ø D	41,7 mm
Produktslag	Snabbytesadapter