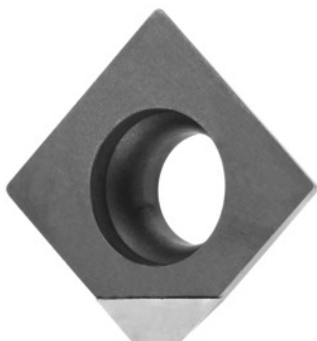


Garant**SEHW 1204 AFFN, PKD, Typ: ALU****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 214353 ALU |
| GTIN | 4062406358082 |
| Artikelklass | 21L |

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 1,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | ALU |
| Matning f_z per tand | 0,24 mm |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| skärtjocklek E | 4,76 mm |
| ISO-kod vändskär | SEHW 1204 AFFN |
| Sort | PKD |
| Skärmaterial | PKD |
| Antal byten/skär | 1 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------|------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | lämplig | 1500 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 1200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | lämplig | 1200 m/min | N |
| CuZn | lämplig | 1000 m/min | N |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |