


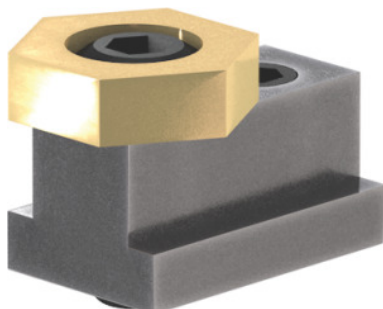

Excenter-spännklämma, Nominellt mått T-spår: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	370009 12
GTIN	4046368509263
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Litet utrymmesbehov, vilket ger få störande konturer.
- Fastspänning av arbetsstycken med godtycklig form.
- Sexkantsmässingbricka med stålexcenterskruv.
- Fastsättning i T-spåret via arreteringsspännskruv.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för fastspänning av platta komponenter.

leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

Teknisk beskrivning

Skivhöjd H	4,8 mm
Sexkantsskiva SW	21 mm
Excenterväg S_1	1 mm
insexkantsskiva SW_1	5 mm
gängaM	M8
max. åtdragningsmoment	11,3 Nm

Spännkraft	3,6 kN
SW ₂	4 mm
längd L	27,9 mm
Största åtdragningsmoment arreteringskruv	17 Nm
Produktslag	Excenter-spännklämma