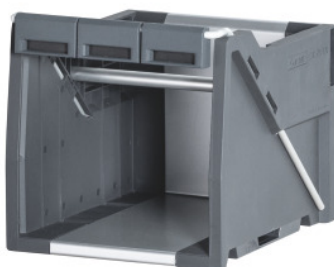


Garant EASYFIX

**Easyfix kabelrullhållare, Ø 6 mm, Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	955801 3
GTIN	4062406573607
Artikelklass	91F

**Beskrivning****Utförande:**

Kabelrullhållare av plast med aluminiuminsats (stl. 3 och 5), trådbygel **Ø 6 mm** med kabelbroms förhindrar obromsad utrullning av kablar. Trådbygeln kan justeras på djupet. Aluminiumaxeln **Ø 12 mm** sätts i plasthållaren uppifrån, vilket underlättar bytet av kabelrullar. Max. diameter på kabelrullar 200 mm.

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas. Med 3 kabelbromsar.

**Passar till:**

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

**leveransinnehåll:**

Alla tillhörande bottenplattor.

**Teknisk beskrivning**

invändig bredd	168 mm
Ståltråds-Ø	6 mm
effektivt djup	200 mm
Serie	Easyfix

Bredd	193 mm
Djup	217 mm
höjd	185 mm
Produktnamnsattribut	Ø 6 mm
Produktslag	Rullhållare