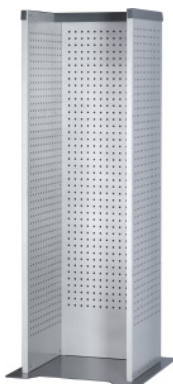


Garant UNILINE

**UNI Tower stationär U-form, Typ: L****Beställningsdata**

Ordernummer	955460 L
GTIN	4062406584672
Artikelklass	9GC

**Beskrivning****Utförande:**

Representativt modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system. Kan användas omväxlande och universellt för olika tillämpningar och konfigurationer, t.ex. för 5S-implementering, tillhandahållande av första hjälpen-material, rengöringsmaterial, verktyg, information osv.

På alla in- och utsidor försett med perforerade paneler  $\square$  9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Med tillval i form av signaltillsatser i olika färger blir det snabbt synligt i produktionsområdet. Som tillval möjliggör låsbara dörrar säker förvaring. U-form: 2 sidväggar med bakvägg. Montering av utdragslådor möjlig bara för storlek M. Högst 1 utdragslådblock får monteras per Tower.

**Lackering:**

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver kombinerad med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

**OBS!:**

Tillbehör som tillsatser, bildsymboler, hyllplan, utdragslådor, dörrar och skjuthandtag finns under nr 955474 – 955499.

**Teknisk beskrivning**

vikt	92 kg
höjd	1920 mm
lyftförmåga	150 kg
Serie	Tower
Bredd	750 mm
effektivt djup	510 mm
invändig bredd	690 mm
Djup	750 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Höjdinställning i raster	37
Produktslag	Torn av perforerad plåt