


Garant UNILINE

## UNI Tower stationär U-form, Typ: M

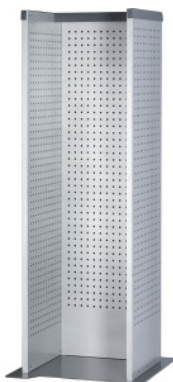

### Beställningsdata

Ordernummer	955460 M
GTIN	4062406584665
Artikelklass	9GC

### Beskrivning

#### Utförande:

Representativt modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system. Kan användas omväxlande och universellt för olika tillämpningar och konfigurationer, t.ex. för 5S-implementering, tillhandahållande av första hjälpen-material, rengöringsmaterial, verktyg, information osv.

På alla in- och utsidor försett med perforerade paneler  $\square$  9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Med tillval i form av signaltillsatser i olika färger blir det snabbt synligt i produktionsområdet. Som tillval möjliggör låsbara dörrar säker förvaring. U-form: 2 sidväggar med bakvägg. Montering av utdragslådor möjlig bara för storlek M. Högst 1 utdragslådblock får monteras per Tower.

#### Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver kombinerad med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

#### OBS!:

Tillbehör som tillsatser, bildsymboler, hyllplan, utdragslådor, dörrar och skjuthandtag finns under nr 955474 – 955499.

### Teknisk beskrivning

vikt	85 kg
Bredd	720 mm
invändig bredd	540 mm
effektivt djup	510 mm
höjd	1920 mm
lyftförmåga	150 kg
Serie	Tower
Djup	750 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Höjdinställning i raster	37
Produktslag	Torn av perforerad plåt