


Platt magnet utan gänga, Neodym, Ø: 13mm

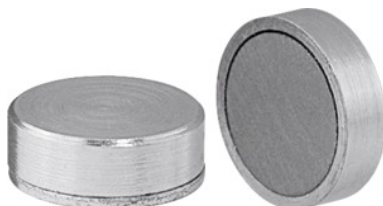

Beställningsdata

Ordernummer	085923 13
GTIN	2050001735799
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmd platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

Ø	13 mm
vikt	4,5 g
Material yta	förzinkade
höjd	4,5 mm
nominell vidhäftningskraft	60 N
maximal temperaturbeständighet	80 °C
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

