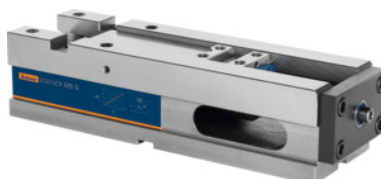


**Garant****Modulärt NC-högtrycksskruvstycke LCV 125 G, Backbredd A: 125Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	361290 125G
GTIN	4045197816009
Artikelklass	31H

**Beskrivning****Utförande:**

Slipad över- och undersida. **Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.**

**Egenskaper:** Stabil och kompakt stomme (GGG 60) och samtidigt stor spännvidd. Helkaplad och nitrerhärdad spindel (ökad funktionssäkerhet, optimerat spånskydd, minimalt rengöringsbehov).

**Funktion:**

**Fastspänning med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm)** med speciell högstrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.

**Användningsdata:**

Konventionell fastspänning av förbearbetade arbetsstycken och fastspänning av **ämnen, bränn- och sågsnitt** med inträngning av **härdade och utbytbara greppspetsar** i arbetsstycket. Lämper sig för alla material med hållfasthet upp till cirka 900 N/mm<sup>2</sup> med undantag för härdade material. Kan användas horisontalt.

Lämplig för konventionell fastspänning med stegbackar och greppfastspänning på grundval av spindelns slaglängd 2,5 mm.

**leveransinnehåll:**

Inkluderar 3 stiftnycklar, spännkonsoler

**Specialtillbehör:**

Backar, se nr 361331–361970), momentnyckel nr 656050 storlek 60, dragtappar nr 360025

**Teknisk beskrivning**

färgkod för passande tillbehör

LCV125G

vridmoment	30 Nm
spännkraft upp till max	40 kN
vikt	30 kg
maximal spännvidd	332 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
Produktslag	Maskinskruvstycke

## Tillbehör

Arbetsstyckanslag	360555
Adapterbackfix För typ 125	361620 125
Stegbackspar (låga sidan) För typ 125	361970 125
StegbackMobil För typ 125	361400 125
Universell nedåtdragande backMobil För typ 125	361390 125
Neddragningsats i väska För typ 2	361346 2
Stegbackfix För typ 125	361440 125
Back med minskad breddMobil För typ 125	361353 125
Stegbackfix För typ 125	361420 125
Spännback, mjukfix För typ 125	361320 125
Grundbackfix För typ 125	361520 125
Back 20 mm, för T-Rexfix För typ 125	361225 125
PendelbackMobil För typ 125	361660 125
GrundbackMobil För typ 125	361500 125
Väskset (för 5-sidig back)	361365
AdapterbackMobil För typ 125	361600 125
Greppinsats med 2 spetsar, höjd 5,2 – 6,7 mm Typ	361240
Stegback för greppinsatserfix För typ 125	361348 125
5-sidiga backar För typ FIX	361361 FIX
Neddragningsats i väska För typ 1	361346 1

Greppinsats hårdmetall, höjd 7,1 – 8,6 mm Typ	361242
Universell nedåtdragande backfix För typ 125	361380 125
Stegback för greppinsatserMobil För typ 125	361347 125
Stegbackspar, klicksystem, härdat stål För typ 125	361960 125
Back med minskad breddfix För typ 125	361354 125
5-sidiga backar För typ MOBIL	361361 MOBIL
Stegbackspar, klicksystem, härdat stål För typ 125	361950 125