


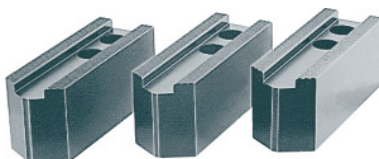

## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 200



### Beställningsdata

Ordernummer	313475 200
GTIN	4019208193496
Artikelklass	32R

### Beskrivning

**Utförande:**

Spännbackar med spetstandning 1/16 tum × 90°.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

**Finfrästa** spår och tandningar, **ej brunerade**.

**Material:**

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

**Passar till:**

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhme och andra kraftchucktillverkare.

**Specialtillbehör:**

Spårklackar nr 313505–313605.

**OBS!:**

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

höjd H	40 mm
längd L	98 mm
bredd B	35 mm
spårbredd D	17 mm
Hålavstånd a	15 mm
För chucktyp	200 mm

Hålavstånd b	22 mm
för gänga DIN 912	M12
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar