


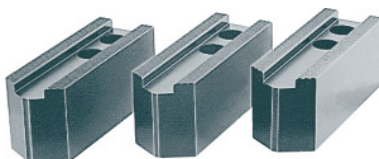

Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 250



Beställningsdata

Ordernummer	313475 250
GTIN	4019208193502
Artikelklass	32R

Beskrivning

Utförande:

Spännbackar med spetstandning 1/16 tum × 90°.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

Finfrästa spår och tandningar, **ej brunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

Teknisk beskrivning

längd L	120 mm
Hålavstånd b	28 mm
spårbredd D	21 mm
För chucktyp	250 mm
Hålavstånd a	20 mm
höjd H	50 mm

bredd B	50 mm
för gänga DIN 912	M16
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar