


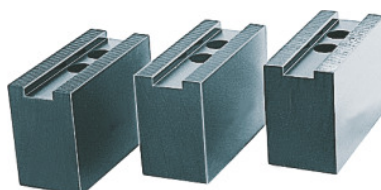

## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 210



### Beställningsdata

Ordernummer	313725 210
GTIN	4062406699246
Artikelklass	32R

### Beskrivning

**Utförande:**

**Finfrästa** spår och tandning **obrunerade**.

**Material:**

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

**Passar till:**

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

**Specialtillbehör:**

Spårklackar nr 313505–313605.

**OBS!:**

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

höjd H	45 mm
för gänga DIN 912	M12
För chucktyp	210 mm
spårbredd D	14 mm
Hålavstånd a	24 mm
längd L	95 mm
Hålavstånd b	25 mm

bredd B	35 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar