


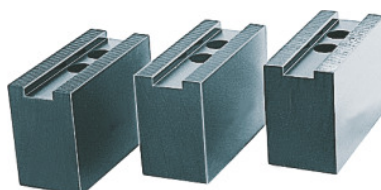

Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 315/21



Beställningsdata

Ordernummer	313725 315/21
GTIN	4062406699277
Artikelklass	32R

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och tandning **obrunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhme och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

höjd H	58 mm
bredd B	50 mm
För chucktyp	315 mm
Hålavstånd a	39 mm
spårbredd D	21 mm
Hålavstånd b	30 mm
för gänga DIN 912	M16

längd L	130 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar