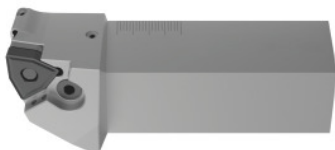


Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251911 20/08
GTIN	4062406734152
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Serie	Master Eco
ISO-kod hållare	PWLNR/L 2020X08
totallängd L	90 mm
Hävarm	259015 15
Underläggsplatta	259031 48
Hävarmsskruv	259018 15
Fjäder	259046 4
Vändskärsstorlek	8 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm

Skafthmätt	20 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
Passande vändskär	WN.. 0804..
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	QuickTurn skärhållare