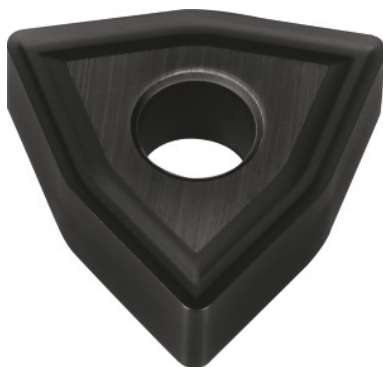


Garant**WNMG 080408, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252070 HB7415-1
GTIN	4062406749507
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	6
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7415-1
Primäranvändning	S
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tolerans	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	TIM

Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning