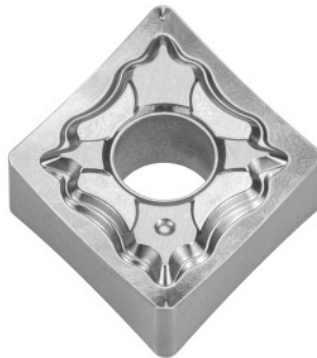


Garant**CNMG 120408, Sort: HU7305-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HU7305-1
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	400 - 700 m/min
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	HM
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CNNG 120408
Skärdjup a_p	0,2 - 5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	N

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	AM1
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning