


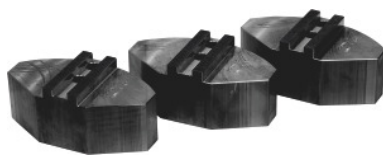

Segmentbackar, sats 3 delar, Stål, För chucktyp: 315



Beställningsdata

Ordernummer	313738 315
GTIN	4060576180267
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Användningsdata:

Omgripande, deformationsfri uppspanning.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

Teknisk beskrivning

För chucktyp	110 mm
Hålavstånd b	30 mm
spårbredd D	21 mm
bredd B	240 mm
längd L	117 mm
höjd H	70 mm

Hålavstånd a	45 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar