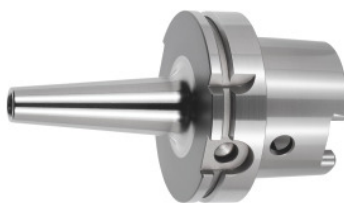


**Garant****Krympchuck, smal, lång 4°30', HSK-A 100 A = 120, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308339 6
GTIN	4062406787073
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Utvändig lutning 4°30'.**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

**Användningsdata:**

- **för särskilt svåråtkomliga ställen**
- **För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.**

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	15 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm
Utvändig-Ø D	30 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
fäste	HSK-A 100 A = 120
Hållare norm	ISO 12164-1

Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck